


# SKPS-4

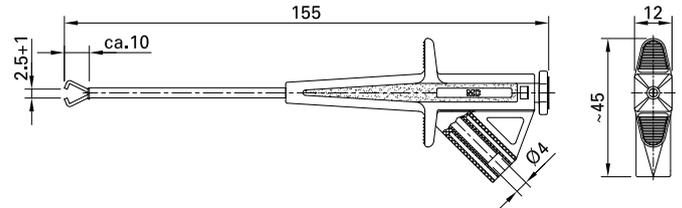

Artikelnummer 24.0224-\*

Federdrahtklammer aus Edelstahl in flexiblem Schaft für das Umfassen von Stiften und Drähten an schwer zugänglichen Stellen. Besonders geeignet für Spannungsabgriffe. Die Silikonisolierung des Schaftes gewährleistet gute Hitzebeständigkeit und Flexibilität auch bei extremer Kälte.

Starre Ø 4 mm-Buchse im Griffteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II, 4 A
Grundmaterial Kontaktteil	Edelstahl
Standardfarbe(n) *	21 22 23 24 25
Optionale Farbe(n)	26
Öffnungsweite	2.5 mm
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Zulassungen	UL, CE