


GRIP-ESZ6

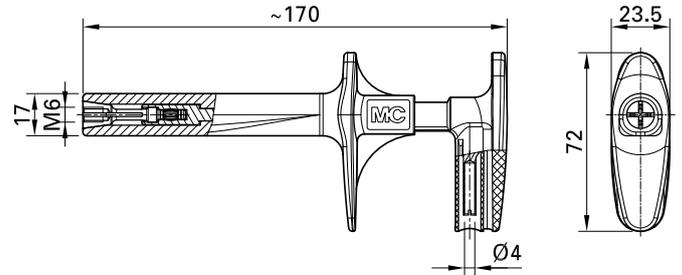

Artikelnummer 66.9448-*

Zur schnellen und sicheren Kontaktierung von Schraubbolzen M6, zB. an Motorenanschlüssen (Einstecktiefe 3 – 6 mm). Starre Ø 4 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Gewindeeinsätze sind auswechselbar und separat erhältlich.

Die Stromstärke ist abhängig vom Gewindeeinsatz.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT IV, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Ag
Standardfarbe(n) *	21
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 112
Bemerkungen	Gewindeeinsatz M6 enthalten.
Zulassungen	CE