


XLAM-SLK-4N-RG58

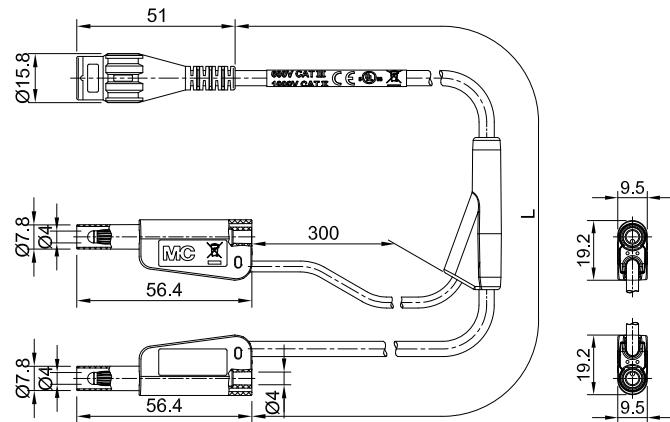

Artikelnummer 66.1030-

Hochflexible, durchgehend abgeschirmte Adapterleitungen.
Eine Seite berührungsgeschützter BNC-Stecker, andere Seite
stapelbare Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm / BNC
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II, 10 A / 600 V, CAT III, 10 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni; Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Leitungslängen <input type="text"/>	100; 160 cm
Leitungsisolation	PVC
Temperaturbereich	-10°C ... +70°C
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Leitungslängen Optionen	100; 160 cm
Bemerkungen	RG58
Zulassungen	UL, CE