


XLAM-414/SC

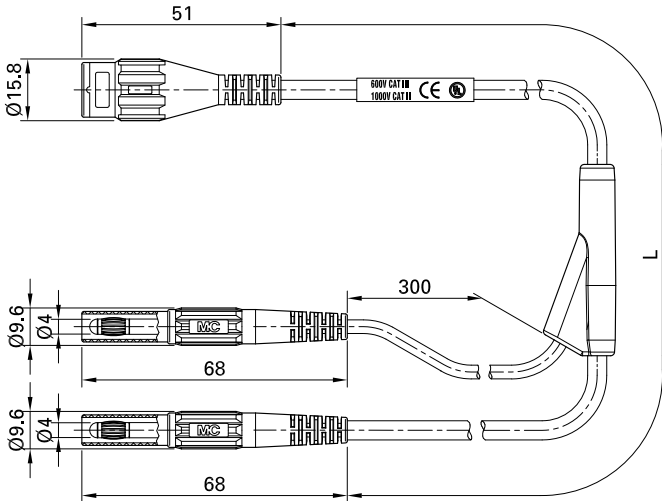

Artikelnummer 67.9842-

Hochflexible, durchgehend abgeschirmte Adapterleitungen. Eine Seite berührungsgeschützter BNC-Stecker, andere Seite axiale Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten	
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II / 600 V, CAT III
Leitungsisolation	PVC
Temperaturbereich	-10°C ... +70°C
Typ Koaxialleitung	RG58
Isolation Koaxialleitung	PVC
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 014
Zulassungen	UL, CE