


SPP4-S/F

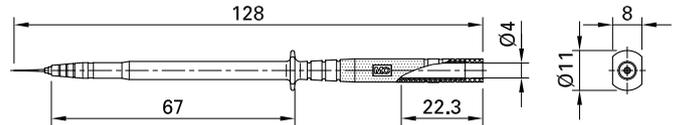

Artikelnummer 24.0238-*

Nadelförmige Edelstahlspitze, die unter leichtem Druck
einfedert
Speziell geeignet für empfindliche gedruckte
Schaltungen
Prüfspitze mit zweiseitig abgeflachtem
Griffschutzkragen
Starre Ø 4 mm-Buchse im Griffteil, geeignet zur
Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse

Lieferung mit Schutzkappe.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II, 1 A
Grundmaterial Kontaktteil	Edelstahl
Standardfarbe(n) *	21 22
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Zulassungen	CE